

DLP PVC

PARAPETNI KANALI

MAKSIMALNA SVOBODA IZBIRE



Kataloške
strani

PRILAGODLJIV DLP SISTEM PVC KANALOV

GLOBALNI SPECIALIST ZA ELEKTRIČNO IN
DIGITALNO INFRASTRUKTURO OBJEKTOV

 **legrand**[®]

prilagodljiv DLP sistem kanalov

kanali, pokrovi, pregrade, dodatni pribor in dodatki za napeljavo


bele barve
dolžina: 2 m

KANAL			KANAL, POKROV, PREGRADE IN DODATKI							
Število prekatov	Širina pokrova	Dimenzije (mm)	Kanal	Pokrov	Delilna pregrada	Ločilna pregrada	Kabelska pritrdilka	Povezava kanala ⁽¹⁾	Povezava pokrova	Končni element
1		35 x 80	010411	010521	-	010584	010681	010692 ali 010691	010801	010722
		35 x 105	010421	010522	-	010582	010682	010692 ali 010691	010802	010701
		50 x 80	010412	010521	-	010582	010681	010692 ali 010691	010801	010722
		50 x 105	010422	010522	-	010582	010682	010692 ali 010691	010802	010702
		65 x 105	010423	010522	-	010583	010682	010692 ali 010691	010802	010704
		50 x 150	010432	010524	-	010582	010686	010692 ali 010691	010804	010703
		65 x 150	010433	010524	-	010583	010686	010692 ali 010691	010804	010706
		50 x 195	010452	010526	-	010582	010686	010692 ali 010691	010806	010707
		65 x 195	010453	010526	-	010583	010686	010692 ali 010691	010806	010707
2		65 x 150	010433	2 x 010521	010473	010583	010681	010692 ali 010691	2 x 010801	010706
		50 x 195	010452	2 x 010522	010472	010582	010682	010692 ali 010691	2 x 010802	010707
		65 x 195	010453	2 x 010522	010473	010583	010682	010692 ali 010691	2 x 010802	010707
		65 x 220	010459	010524 + 010521	010473	010583	010681 + 010686	010692 ali 010691	010804 + 010801	010708
3		50 x 195	010452	2 x 010521 + 1 x 010520	2 x 010472	010582	010682	010692 ali 010691	2 x 010801 + 010800	010707
		65 x 195	010453	2 x 010521 + 1 x 010520	2 x 010473	010583	010682	010692 ali 010691	2 x 010801 + 010800	010707
		65 x 220	010459	3 x 010521	2 x 010473	010583	010681	010692 ali 010691	3 x 010801	010708

(1) 010692: povezava kanala za uravnavanje, 010691: povezava kanala z lepilnim trakom

(2) Notranji in zunanji koti vključujejo povezave pregrad za namestitvev na kanale z več prekati

(3) Ravni vezni del kat. št. 010737 in 010740 sta uporabna za razvod do 105 mm širokega kanala s pokrovom širine 65 mm, ravni vezni del kat. št. 010736 in 010738 sta uporabna za razvod do 105 mm širokega kanala s pokrovom širine 85 mm

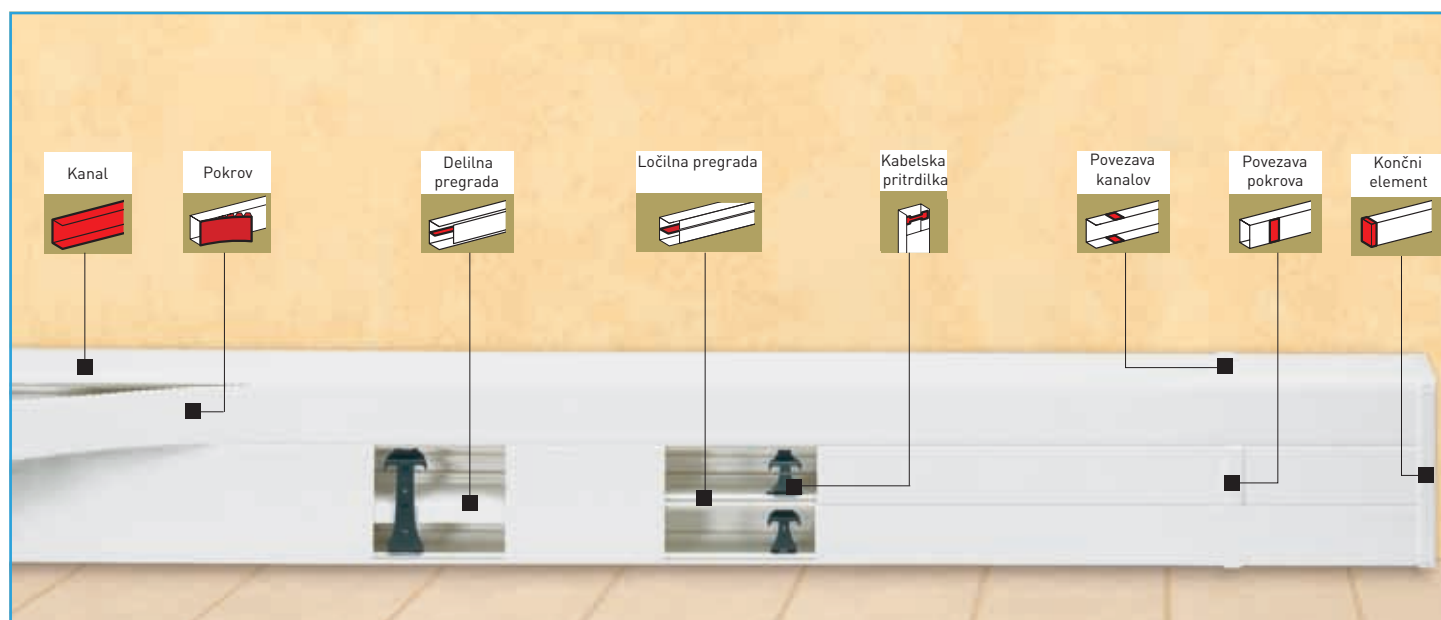

prilagodljiv DLP sistem kanalov namestitev z okvirji

	KOTNI DELI			Ravni vezni del ⁽³⁾		KOTNI SPOJI
	Notranji kot ⁽²⁾ 85 do 95°	Zunanji kot ⁽²⁾ 60 do 120°	Ploščati kot	Do širine 80 mm	Do širine 105 mm	
010601	010621	010767	010735	-	010763 + 010601	
010601	010621	010784	010735	010736	010763 + 010601	
010602	010622	010767	010735	-	010763 + 010601	
010602	010622	010785	010735	010736 + 010737	010763 + 010602	
010603	010623	010787	010733	010738	010764 + 010603	
010602	010622	010789	010735	010736 + 010737	010763 + 010602	
010603	010623	010790	010733	010738	010764 + 010603	
010602	010622	010792	010735	010736 + 010737	010764 + 010603	
010603	010623	010793	010733	010738	010764 + 010603	
010607	010636	010790	010733	010738	010763 + 010607	
010606	010635	017092	010735	010736 + 010737	010764 + 010606	
010607	010636	010793	010733	010738	010764 + 010607	
010607	010636	010796	010733	010738	010764 + 010607	
010650	010638	010792	010735	010736 + 010737	010763 + 010650	
010658	010639	010793	010733	010738	010764 + 010658	
010658	010639	010796	010733	010738	010764 + 010658	

		ŠIRINA POKROVA		
		65 mm	85 mm	130 mm
		Kat. št.	Kat. št.	Kat. št.
MOSAIC OKVIRJI⁽¹⁾				
2 modula		010952	010992	-
4 moduli		010954	010994	-
6 modulov		010956	010996	-
8 modulov		010958	010998	-
LEGRAND LEXIC OKVIRJI				
3 moduli		-	010935	-
6 modulov		-	-	010965
8 modulov		-	-	010985
UNIVERZALNI OKVIRJI				
1-delni		-	010913	010914
2-delni		-	010923	010924
3-delni		-	010933	010934
4-delni		-	010943	010944
Izolacijska doza za 1 modul		-	010917	
OKVIR ZA HYPRA VTIČNICO				
		-	-	010900


(1) Dobavljeno z okrasnim okvirjem



prilagodljiv DLP sistem kanalov 35 x 80 in 50 x 80

kanali in dodatni pribor

Kat. št za kanal 35 x 80

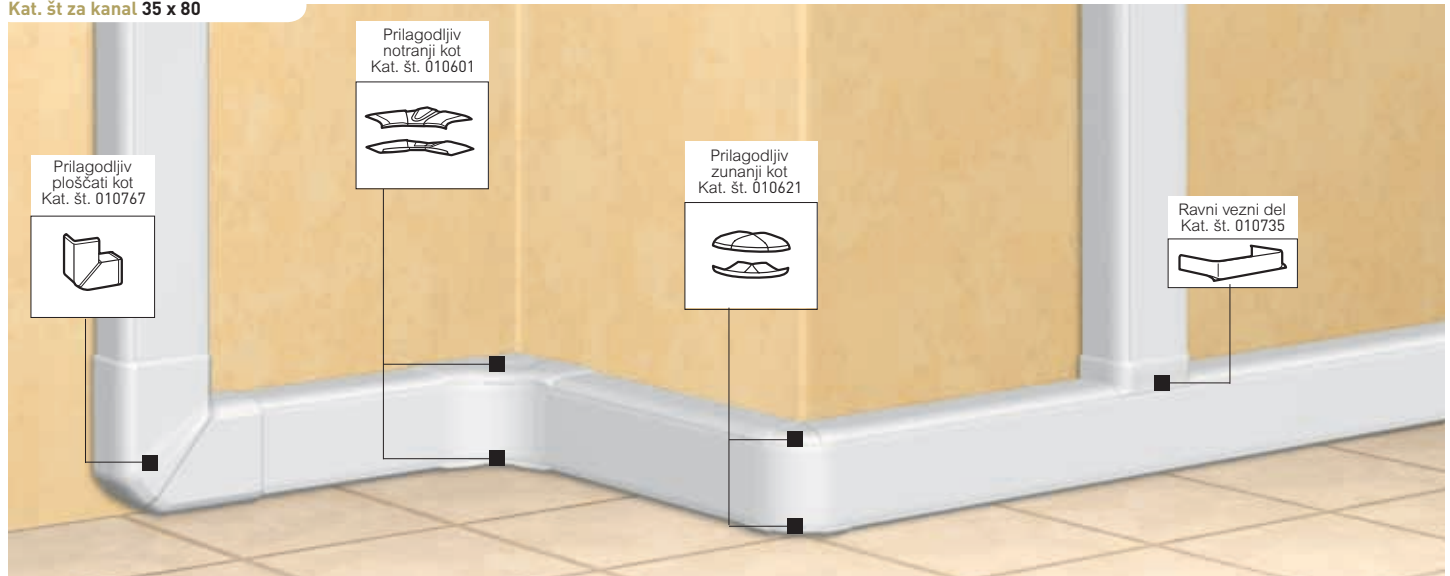

Izbirna tabela (str. 68)

Skladen z NF C 68-104

Pakiranje	Kat. št.	Sistem kanalov	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)
		<p>Uporaben za široko področje zahtev in aplikacij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribucija: velika kapaciteta kanalov in široka odprtina za dostop do prostora za ožičenje - Namestitev: kombinirate lahko z ostalimi izdelki: Mosaic ali Lexic 			
		<p>Kanali</p> <p>Dobavljeni brez pokrova</p> <p>Dolžina 2m</p> <p>35 x 80 mm</p> <p>50 x 80 mm</p>			
		<p>Prilagodljiv pokrov</p> <p>Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote</p> <p>Širina 65 mm</p> <p>Dolžina 2 m</p>			
		<p>Pregrada</p> <p>Dolžina 2 m</p> <p>Samolepilna ločilna pregrada za kanal 35 x 80</p> <p>Ločilna pregrada za kanal 50 x 80</p>			
		<p>Povezave</p> <p>Povezava kanala</p> <p>Za uravnavo kanala pri namestitvi</p> <p>Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)</p> <p>Povezava pokrova</p>			
		<p>Kotni deli in končni elementi</p> <p>Notranji in zunanji koti</p> <p>Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov</p>			
20 ⁽¹⁾	010411		10	010767	Ploščati kot 90° ploščati kot
20 ⁽¹⁾	010412		10	010722	Končni element Levi ali desni končni element
20 ⁽¹⁾	010521		5	010735	Vežni deli Ravni vežni del Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
16 ⁽¹⁾	010584		5	010763	Kotni vežni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanalom kat. št. 010412 Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010601 ali 010602
24 ⁽¹⁾	010582		50	010681	Dodatni pribor Kabelska pritrdilka
20	010691		100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko za kanal kat. št. 010412
20	010692				
10	010801				
10	010601	Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 35 x 80 in 35 x 105 mm			<p>Ostali dodatki</p> <p>glej str. 80</p>
10	010602	Prilagodljiv zunanji kot, od 85° do 95° za 50 x 80/50 x 105/50 x 150 in 50 x 195 mm kanal			
10	010621	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 35 x 80 in 35 x 105 mm kanal			
10	010622	Prilagodljiv zunanji kot, 50 x 105 od 60° do 120° za 50 x 80/50 x 150 in 50 x 195 mm kanal			


(1) Število metrov v paketu

prilagodljiv DLP sistem kanalov 35 x 105, 50 x 105 in 65 x 105

kanali in dodatni pribor

Bele barve
dolžina: 2 m

Kat. št za kanal 35 x 105

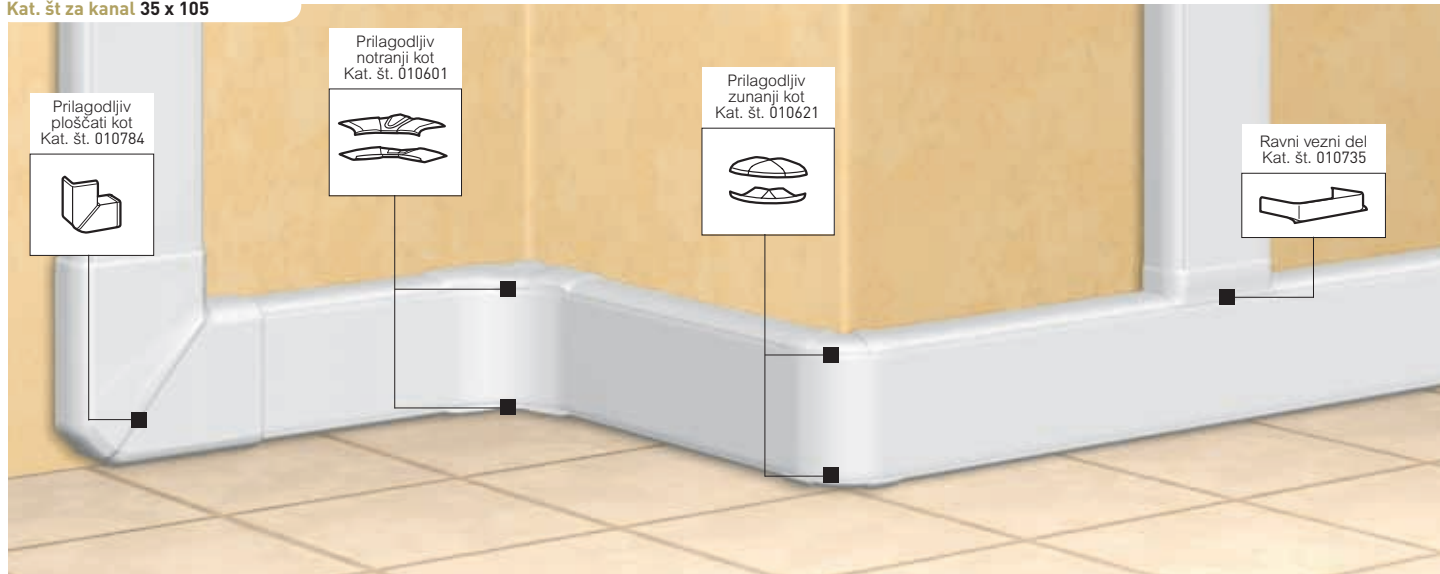

+	Izbirna tabela (str. 68)	Dolžina 2 m
		104 21 35 x 105 mm
	Skladen z NF C 68-104	104 22 50 x 105 mm
		104 23 65 x 105 mm

Sistem kanalov
Uporaben za široko področje zahtev in aplikacij:
- Distribucija: velika kapaciteta kanalov in široka odprtina za dostop do prostora za ožičenje
- Namestitev: kombinirate lahko z ostalimi izdelki: Mosaic ali Lexic

Pakiranje	Kat. št.	Bele barve	Opis
20 ⁽¹⁾	010422	●	Kanali Dobavljeni brez pokrova Dolžina 2 m 35 x 105 mm
20 ⁽¹⁾	010522		50 x 105 mm
16 ⁽¹⁾	010522		65 x 105 mm
20 ⁽¹⁾	010522	■	Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Širine 85 mm Dolžina 2 m
24 ⁽¹⁾	010582	■	Pregrade Ločilna pregrada za 35 in 50 mm globoke kanale. Dolžina 2 m
48 ⁽¹⁾	010583	■	Ločilna pregrada za 65 mm globoke kanale Dolžina 2 m
20	010691	■	Povezave Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi
20	010692	■	Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)
10	010802	■	Povezava pokrova

Kotni deli		
Notranji in zunanji koti		
Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov		
10	010601	■
10	010602	■
10	010603	■

Pakiranje	Kat. št.	Opis
10	010621	Prilagodljiv zunanji kot od 60° do 120° za 35 x 80 in 35 x 105 mm kanal
10	010622	
10	010623	
10	010784	Ploščati koti 90° koti
10	010785	
10	010787	

Končni elementi		
20	010701	Za 35 x 105 mm kanal
20	010702	
10	010704	

Vežni deli		
Ravni vežni deli		
5	010735	Za 35 x 105 in 50 x 105 kanal Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
5	010733	
5	010737	Za 65 x 105 mm kanal Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
5	010736	Za 50 x 105 mm kanal Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom
5	010736	Za 35 x 105 in 50 x 105 kanalom Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 85 mm širokim pokrovom

Kotni vežni del		
Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanalom kat. št. 010422 in 010423. Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010601 ali 010602 ali 010603		
5	010763	Za 35 x 105 in 50 x 105 mm kanal
5	010764	

Dodatni pribor		
50	010682	Kabelska pritrdilka
100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko

Dodatni pribor za namestitev (str. 80)

(1) Število metrov v paketu

prilagodljiv DLP sistem kanalov 50 x 150

kanali in dodatni pribor

A

1 prekat

B

2 prekata

Kat. št za kanal 50 x 150



Izbirna tabela (str. 68)

Skladen z NF C 68-104

Pakiranje	Kat. št.	Sistem kanalov	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)
		<p>Uporaben za široko področje zahtev in aplikacij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribucija: velika kapaciteta kanalov in široka odprtina za dostop do prostora za ožičenje - Namestitev: kombinirate lahko z ostalimi izdelki: Mosaic ali Lexic 			
		<p>Kanal 50 x 150 mm Dobavljen brez pokrova Dolžina 2 m</p>			
		<p>Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m</p>			
10 ⁽¹⁾	010432		10	010622	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 50 x 80/50 x 105/ 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale
20 ⁽¹⁾	010524		5	010635	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale
8 ⁽¹⁾			5	010789	90° ploščati kot
48 ⁽¹⁾	010472	<p>Pregrade Dolžina 2 m Nosilna pregrada, za namestitev delnih pokrovov Ločilna pregrada</p>	10	010703	Levi ali desni končni element
24 ⁽¹⁾	010582				
20	010691	<p>Povezave Povezava kanala Za uravnava kanala pri namestitvi</p>			
20	010692	Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)			
10	010804 010801	Povezava pokrova			
		<p>Kotni deli in končni elementi Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala in eno povezavo za pregrado, ki zagotavlja neprekinjenost pregrade in pritrditev pokrova pri 2-prekatnih kanalih</p>			
10	010602	Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 50 x 80/50 x 105/ 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale			
5	010606	Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale			
					<p>Vezni deli Ravni vezni deli Za povezavo z 80 mm širokom kanalom Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 85 mm širokim pokrovom</p>
					<p>Kotni vezni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanalom Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010602 ali 010606</p>
					<p>Dodatni pribor Kabelska pritrdilka Nosilec za kabelsko pritrdilko</p>
50	010680 010681		50	030881	
100	030881				

Dodatni pribor za namestitev (str. 80)

prilagodljiv DLP sistem kanalov 65 x 150

kanali in dodatni pribor

Bele barve
dolžina: 2 m


A

1 prekat

B

2 prekata

Kat. št za kanal 65 x 150

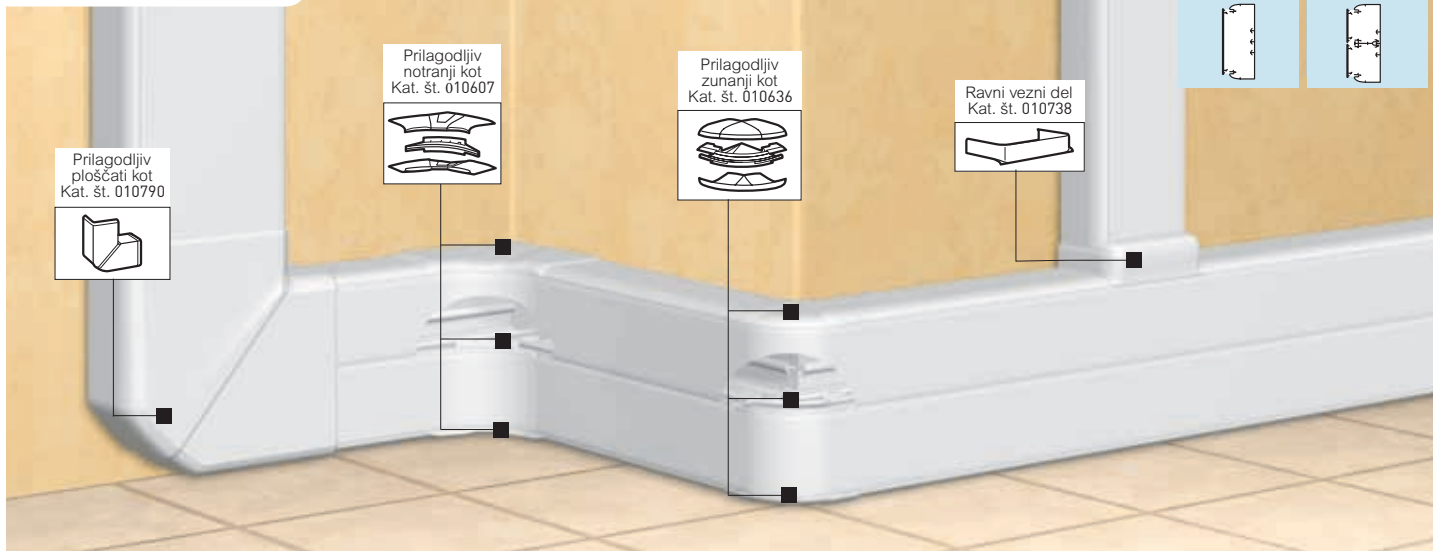

Prilagodljiv ploščati kot
Kat. št. 010790

Prilagodljiv notranji kot
Kat. št. 010607

Prilagodljiv zunanji kot
Kat. št. 010636

Ravni vezni del
Kat. št. 010738

Izbirna tabela (str. 68)

Skladen z NF C 68-104

Pakiranje	Kat. št.	Sistem kanalov	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)
8 ⁽¹⁾	010433	<p>Uporaben za široko področje zahtev in aplikacij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribucija: velika kapaciteta kanalov in široka odprtina za dostop do prostora za ožičenje - Namestitev: kombinirate lahko z ostalimi izdelki: Mosaic ali Lexic <p>Kanal 65 x 150 mm Brez pokrova Dolžina 2 m</p> <p>Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m</p> <p>1 prekat Pokrov 130 A 2 prekata Pokrov 65 B</p>	10	010623	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 105/65 x 150 in 65 x 195 mm kanale
20 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	010524	<p>Delni pokrov širine 65 mm Širine 130 mm</p> <p>Pregrade Dolžina 2 m</p> <p>Nosilna pregrada, za namestitev delnih pokrovov</p> <p>Ločilna pregrada</p>	5	010636	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale
36 ⁽¹⁾	010473		2	010790	90° ploščati kot
48 ⁽¹⁾	010583		10	010706	Levi ali desni končni element
20	010691	<p>Povezave</p> <p>Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi</p>	5	010733	Vezni del Ravni vezni deli Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
20	010692	<p>Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)</p>	5	010738	Za povezavo s 105 mm širokim in 50 mm globokim kanalom
10	100804 010801	<p>Povezava pokrova</p>	5	010764	Kotni vezni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanalom Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010603 ali 010607
		<p>Kotni deli in končni elementi</p> <p>Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala in eno povezavo za pregrado, ki zagotavlja neprekinjenost pregrade in pritrditev pokrova pri 2-prekatnih kanalih</p>	50	010686	Dodatni pribor Kabelska pritrdilka
10	010603	<p>Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 65 x 105/65 x 150 in 65 x 195 mm kanale</p>	100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko
5	010607	<p>Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale</p>			Dodatni pribor za namestitev (str. 80)

(1) Število metrov v paketu


prilagodljiv DLP sistem kanalov 50 x 195

kanali in dodatni pribor

A

1 prekat

Kat. št za kanal 50 x 195

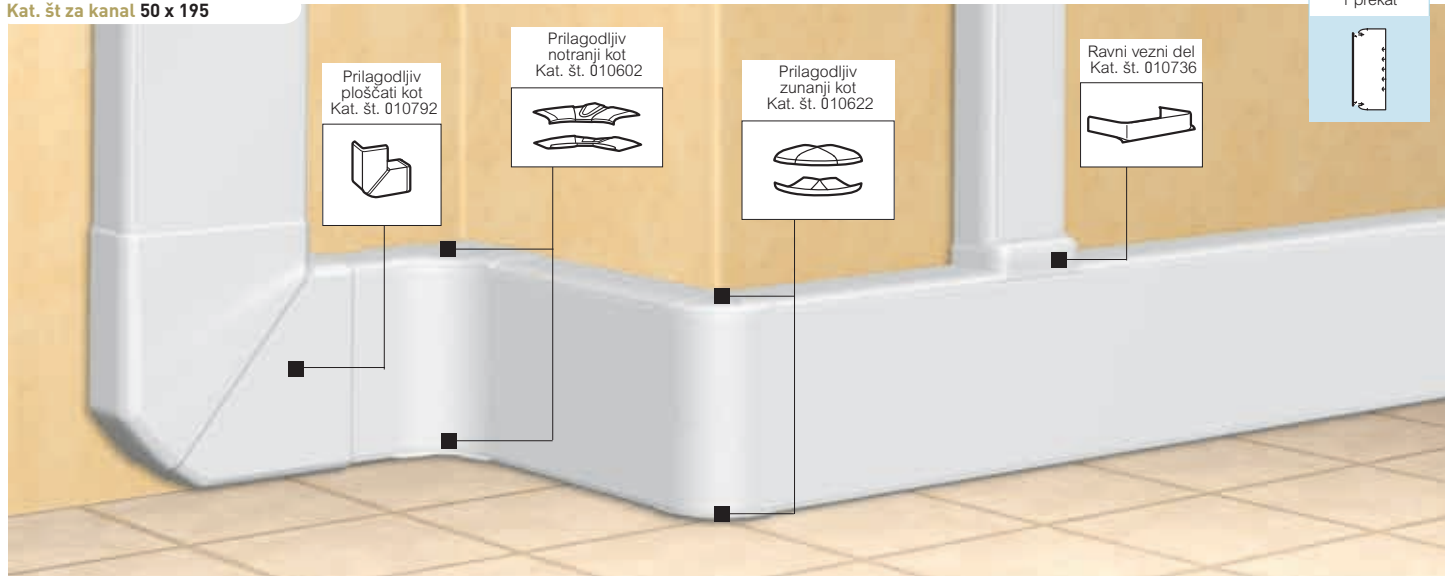

Izbirna tabela (str. 68)


Pakiranje	Kat. št.	Kanal z enim prekatom	Pakiranje	Kat. št.	Vežni deli
8 ⁽¹⁾	010452	Kanal 50 x 195 mm Dobavljen brez pokrova Dolžina 2 m	5	010735	Ravni vežni deli Za povezavo z 80 mm širokom kanalom
8 ⁽¹⁾	010526	Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m Širine 180 mm	5	010737	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom
24 ⁽¹⁾	010582	Pregrada Dolžina 2 m Ločilna pregrada	5	010736	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 85 mm širokim pokrovom
20	010692	Povezave Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)	5	010763	Kotni vežni del Za povezavo v notranjem kotu z 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanalom Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010602, 010606 ali 010650
20	010691	Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi	50	010682	Dodatni pribor Kabelska pritrdilka za 40, 65 in 85 mm pokrov
10	010806	Povezava pokrova	50	010686	Kabelska pritrdilka za 180 mm pokrov
10	010602	Kotni deli in končni elementi Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 50 x 80/50 x 105/50 x 150 in 50 x 195 mm kanale	100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko
10	010622	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 50 x 80/50 x 105/50 x 150 in 50 x 195 mm kanale	Dodatni pribor za namestitev (str. 80)		
2	010792	Ploščati kot 90° ploščati kot			
5	010707	Končni element Levi ali desni končni element			

(1) Število metrov v paketu

prilagodljiv DLP sistem kanalov 50 x 195

kanali in dodatni pribor (nadaljevanje)

Bele barve
dolžina: 2 m

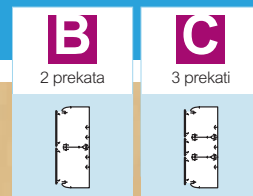

Kat. št za kanal 50 x 195



Izbirna tabela (str. 68)

Pakiranje	Kat. št.	Kanali z več prekati	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)				
8 ⁽¹⁾	<table border="1"> <tr> <td>2 prekati Pokrov 85 B</td> <td>3 prekati Pokrov 40 in 65 C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">010452</td> </tr> </table>	2 prekati Pokrov 85 B	3 prekati Pokrov 40 in 65 C	010452		Kanal 50 x 195 mm - Dolžina 2 m Dobavljen brez pokrova Prilagodljivi pokrovi Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote, dolžina 2 m	2	010792	Ploščati kot 90° ploščati kot
2 prekati Pokrov 85 B	3 prekati Pokrov 40 in 65 C								
010452									
20 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾	<table border="1"> <tr> <td>010522</td> <td>010520 010521</td> </tr> </table>	010522	010520 010521	Delni pokrov širine 40 mm Delni pokrov širine 65 mm Delni pokrov širine 85 mm Pregrade Dolžina 2 m Nosilna pregrada, za namestitev delnih pokrovov Ločilna pregrada	5	10707	Končni element Levi ali desni končni element		
010522	010520 010521								
48 ⁽¹⁾	010472	Povezave Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije) Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi	5	010735	Vežni deli Ravni vezni deli Za povezavo z 80 mm širokom kanalom				
24 ⁽¹⁾	010582		5	010737	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom				
20	010692	Povezava pokrova za 40 mm pokrove Povezava pokrova za 65 mm pokrove Povezava pokrova za 85 mm pokrove	5	010736	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 85 mm širokim pokrovom				
20	010691		5	010763	Kotni vezni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ali 50 x 105 mm kanal Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010602, 010606 ali 010650				
10 10 10	<table border="1"> <tr> <td>010802</td> <td>010800 010801</td> </tr> </table>	010802	010800 010801	Kotni deli in končni elementi Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov in eno ali dve povezavi pregrad, ki zagotavljajo neprekinjenost pregrade in pritrditev pokrova pri 2- in 3-prekatnih kanalih	50	010682	Kabelska pritrdilka za 40, 65 in 85 mm pokrov		
010802	010800 010801								
5	<table border="1"> <tr> <td>2 prekati Pokrov 85 B</td> <td>3 prekati Pokrov 40 in 65 C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">010606</td> </tr> </table>	2 prekati Pokrov 85 B	3 prekati Pokrov 40 in 65 C	010606		Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 50 x 170 in 50 x 195 mm kanale Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 50 x 150 in 50 x 195 mm kanale Prilagodljiv zunanji kot, od 60 do 120° za 50 x 170 in 50 x 195 mm kanale	50	010686	Kabelska pritrdilka za 180 mm pokrov
2 prekati Pokrov 85 B	3 prekati Pokrov 40 in 65 C								
010606									
5	010650	100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko					
5	010635	Dodatni pribor za namestitev (str. 80)							
5	010638								

(1) Število metrov v paketu

prilagodljiv DLP sistem kanalov 65 x 195

kanali in dodatni pribor

A

1 prekat


Kat. št za kanal 65 x 195



Izbirna tabela (str. 68)

Kanal z enim prekatom

Pakiranje	Kat. št.	Opis
8 ⁽¹⁾	010453	Kanal 65 x 195 mm Brez pokrova Dolžina 2 m
8 ⁽¹⁾	010526	Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m Širine 180 mm
48 ⁽¹⁾	010583	Pregrade Dolžina 2 m Ločilna pregrada
20	010692	Povezave Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)
20	010691	Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi
10	010806	Povezava pokrova

 
Vežni deli

Pakiranje	Kat. št.	Opis
5	010733	Ravni vežni deli Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
5	010738	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom
5	010764	Kotni vežni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 in 50 x 80 kanalom Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010603/07/58

Dodatni pribor

50	010682	Kabelska pritrdilka za 40, 65 in 85 mm pokrov
50	010686	Kabelska pritrdilka za 180 mm pokrov
100	030881	Nosilec za kabelsko pritrdilko

Dodatni pribor za namestitev (str. 80)

Kotni deli in končni elementi


Kat. št.	Opis
10	Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 65 x 105/65 x 150 in 65 x 195 mm kanale
10	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 105/65 x 150 in 65 x 195 mm kanale
2	Ploščati kot 90° ploščati kot
5	Končni element Levi ali desni končni element

(1) Število metrov v paketu


prilagodljiv DLP sistem kanalov 65 x 195

kanali in dodatni pribor (nadaljevanje)

Bele barve
dolžina: 2 m

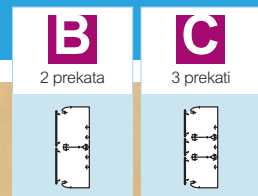

Kat. št za kanal 65 x 195

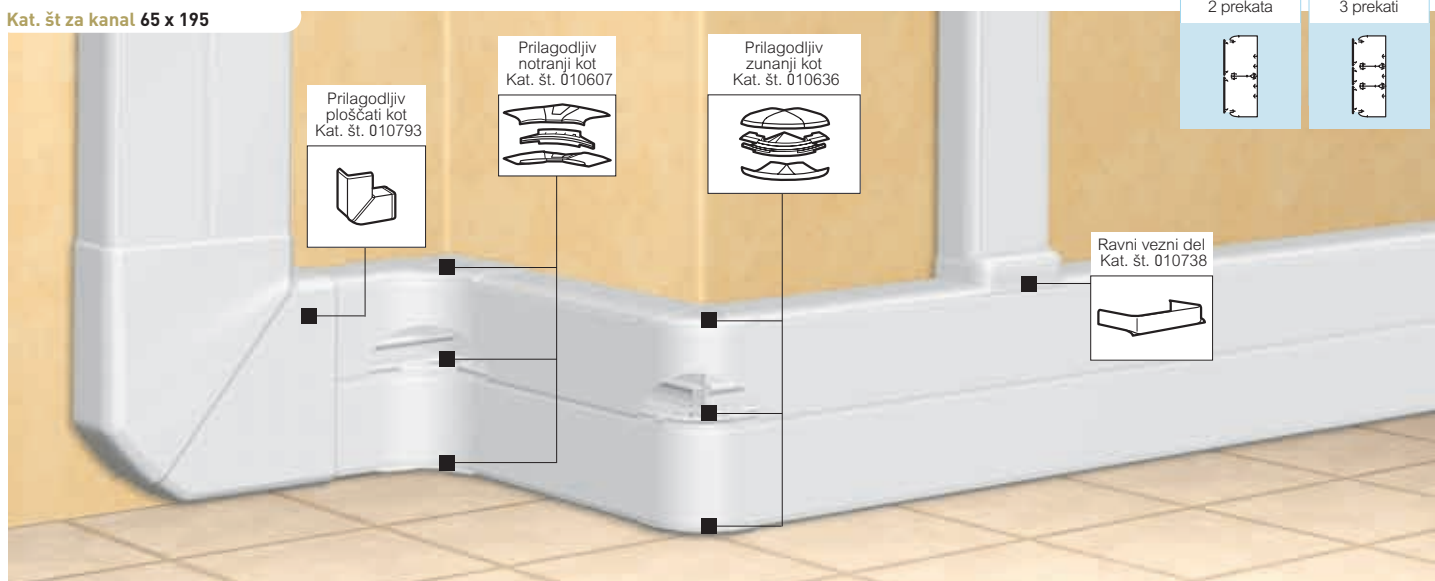

Izbirna tabela (str. 68)

Pakiranje	Kat. št.	Kanali z več prekati	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)
8 ⁽¹⁾	010453	<p>Kanal 65 x 195 mm Dolžina 2 m - Dobavljen brez pokrova</p> <p>Prilagodljivi pokrovi Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m</p> <p>Delni pokrov širine 40 mm Delni pokrov širine 65 mm Delni pokrov širine 85 mm</p> <p>Pregrade Dolžina 2 m</p> <p>Nosilna pregrada, za namestitev delnih pokrovov</p> <p>Ločilna pregrada</p> <p>Povezave</p> <p>Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)</p> <p>Povezava kanala Za uravnavo kanala pri namestitvi</p> <p>Povezava pokrova za 40 mm pokrov Povezava pokrova za 65 mm pokrov Povezava pokrova za 85 mm pokrov</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>100</p>	<p>010793</p> <p>010707</p> <p>010733</p> <p>010738</p> <p>010764</p> <p>010682</p> <p>010686</p> <p>030881</p>	<p>Ploščati kot 90° ploščati kot</p> <p>Končni element Levi ali desni končni element</p> <p>Vezni deli</p> <p>Ravni vezni deli Za povezavo z 80 mm širokim kanalom</p> <p>Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 65 mm širokim pokrovom</p> <p>Kotni vezni del Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 in 50 x 80 kanalom Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010603/07/58</p> <p>Dodatni pribor</p> <p>Kabelska pritrdilka za 40, 65 in 85 mm pokrov</p> <p>Kabelska pritrdilka za 180 mm pokrov</p> <p>Nosilec za kabelsko pritrdilko</p>
5	010607	<p>Kotni deli in končni elementi</p> <p>Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov in eno ali dve povezavi pregrad, ki zagotavljajo neprekinjenost pregrade in pritrditev pokrova pri 2- in 3-prekatnih kanalih</p> <p>Prilagodljiv notranji kot, od 85 do 95° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale</p>	5	010658	<p>Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 65 x 195 in 65 x 220 mm kanale</p>
5	010636	<p>Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale</p>	5	010639	<p>Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 195 in 65 x 220 mm kanale</p>


(1) Število metrov v paketu

Dodatni pribor za namestitev (str. 80)


Bele barve
dolžina: 2 m

prilagodljiv DLP sistem kanalov 65 x 220



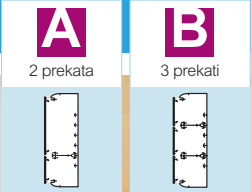






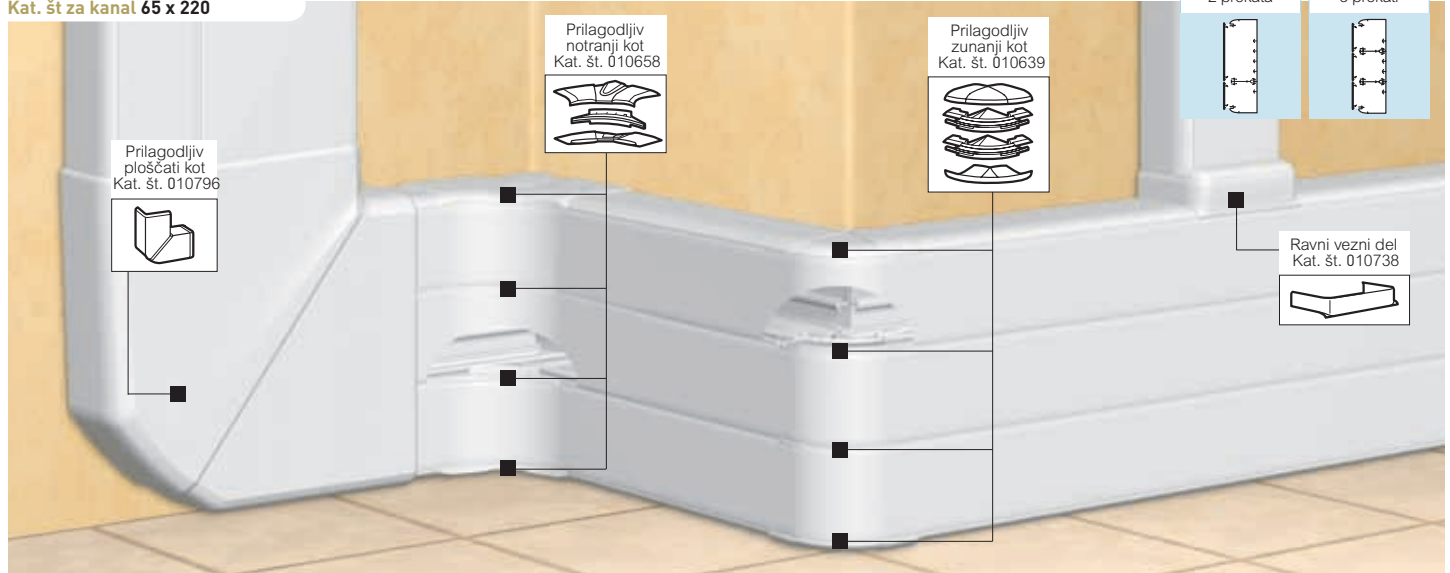


kanali in dodatni pribor

 

Kat. št za kanal 65 x 220

  

Izbirna tabela (str. 68)

Pakiranje	Kat. št.	Sistem kanalov	Pakiranje	Kat. št.	Kotni deli in končni elementi (nadaljevanje)
2 prekata Pokrov 65 Pokrov 130 A	3 prekati Pokrov 65 B	Uporaben za široko področje zahtev in aplikacij: - Distribucija: velika kapaciteta kanalov in široka odprtina za dostop do prostora za ožičenje - Namestitev: kombinirate lahko z ostalimi izdelki: (Mosaic, Creo, Galea Life, Lexic, Hypra...)	2 prekata Pokrov 65 Pokrov 130 A	3 prekati Pokrov 65 B	Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale Prilagodljiv zunanji kot, od 60° do 120° za 65 x 195 in 65 x 220 mm kanale
8 ⁽¹⁾	010459	Kanal 65 x 220 mm Brez pokrova Dolžina 2 m	5	010636	Ploščati kot 90° ploščati kot
			5	010639	Končni element Levi ali desni končni element
		Prilagodljiv pokrov Pritrdi se lahko na kanal ter na notranje in zunanje kote Dolžina 2 m	2	010796	Vezni deli
20 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	010521 010524	 Delni pokrov širine 65 mm Delni pokrov širine 130 mm	5	010733	Ravni vezni del
36 ⁽¹⁾	010473	Pregrade Dolžina 2 m	5	010738	Za povezavo z 80 mm širokim kanalom
48 ⁽¹⁾	010583	 Nosilna pregrada, za namestitev delnih pokrovov  Ločilna pregrada	5	010738	Za povezavo s 105 mm širokim kanalom s 50 mm širokim pokrovom
		Povezave	5	010764	Kotni vezni del
20	010692	 Povezava kanalov z lepilnim trakom (namestite ob koncu inštalacije)			Za povezavo v notranjem kotu s 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 in 50 x 80
20	010691	 Povezava kanala, za uravnava kanala pri namestitvi			Uporablja se z notranjim kotom kat. št. 010607/58
10	010801	 Povezava pokrova širine 65 mm			
10	010804	 Povezava pokrova širine 130 mm			
		Kotni deli in končni elementi			Dodatni pribor
		Notranji in zunanji koti Vsebuje dva elementa za zgornji in spodnji del kanala, na katerega lahko pritrdite prilagodljiv pokrov in eno ali dve povezavi pregrad, ki zagotavljajo neprekinjenost pregrade in pritrditev pokrova pri 2- in 3-prekatnih kanalih	50	010681	 Kabelska pritrdilka za 65 mm pokrov
			50	010686	Kabelska pritrdilka za 130 mm pokrov
5	010607	 Prilagodljiv notranji kot, od 85 do 95° za 65 x 150/65 x 195 in 65 x 220 mm kanale	100	030881	 Nosilec za kabelsko pritrdilko
5	010658	 Prilagodljiv notranji kot, od 85° do 95° za 65 x 195 in 65 x 220 mm kanale			Dodatni pribor za namestitev (str. 80)

(1) Število metrov v paketu

program Mosaic™ mehanizmi

večdelne vtičnice za različne vrste namestitev in vtičnice za kanale

NOVO



278252L



278253L



077274



077252 pogled od zadaj
Hitri priključki na obeh straneh



077402

Pakiranje	Kat. št.	Večdelne vtičnice za različne vrste namestitev	
		Za namestitev v podometno dozo, nadometno dozo, talno dozo, stebriček, podaljšek z več vtičnicami, pisarniški modul	
			Priključitev s hitrimi priključki 2 x 2P+E
10	običajna 278252L	rdeča 077272	
10	077290	077291	2 x 2P+E z indikatorjem, dobavljeno s tlvko
10	278253L	077273	3 x 2P+E
5	077254	077274	4 x 2P+E
			zaščita pred nepooblaščenno uporabo
10	278014L		2P+E
10	077281		2 x 2P+E
10	077282		3 x 2P+E
5	077283		4 x 2P+E
			Kodirnik
10	050299		Kodirnik za vtičnice kat. št. 077281/82/83/92 077421/22/23/24 in 077621/22/23/24 Nataknete jo direktno na 2P+E vtič naprave, ki jo nameravate uporabiti z polarizirano vtičnico

Pakiranje	Kat. št.	Vtičnice za namestitev v kanal	
		Vtičnice za namestitev v kanal Vtičnice Mosaic z otroško zaščito in priključki na obeh straneh za namestitev na pokrov DLP kanala širine 65 in 85 mm z uporabo nosilcev in okvirjev za kanale (glej str. 69) Priključitev s hitrimi priključki brez uporabe orodja. Enostaven odklop brez razdiranja nosilnega okvirja.	
			Hitri priključki
10	običajna 077401	rdeča 077411	2P+E
10	077402	077412	2 x 2P+E
10	077403	077413	3 x 2P+E
5	077404	077414	4 x 2P+E
			zaščita pred nepooblaščenno uporabo
10	077421		2P+E
10	077422		2 x 2P+E
10	077423		3 x 2P+E
5	077424		4 x 2P+E
			Priključne sponke z vijaki
10	običajna 077601	rdeča 077611	2P+E
10	077602	077612	2 x 2P+E
10	077603	077613	3 x 2P+E
5	077604	077614	4 x 2P+E
			zaščita pred nepooblaščenno uporabo
10	077621		2P+E
10	077622		2 x 2P+E
10	077623		3 x 2P+E
5	077624		4 x 2P+E

dodatni pribor za vodenje kablov prilagodljiv in celovit DLP sistem kanalov



Pakiranje	Kat. št.	Dodatni pribor za kabliranje (VDI)
5	010780	Uporablja se z notranjim, zunanjim in ploščatim kotom ter ravnim veznim delom. Zagotavlja minimalne polmere krivljenja vodnikov skladno z EIA/TIA standardi. Za notranji kot
5	010781	Za zunanji kot
5	010782	Za ploščati kot
5	010783	Za ravni vezni del

Pakiranje	Kat. št.	Ravni vezni deli
10	010732	Povezava kanalov Za povezavo s kanalom manjšim od 50 x 105 mm
5	010733	Za povezavo s kanalom manjšim od 65 x 105 mm

Pakiranje	Kat. št.	Vezni deli za spremembo osi
5	010771	Za povezavo med stenskim in stropnim kanalom, npr. za napajanje stropne svetilke Za 65 mm pokrov
5	010772	Za 85 mm pokrov
5	010774	Za 130 mm pokrov

Pakiranje	Kat. št.	Vezni del za talni kanal
5	010771 + 010690	Za povezavo s talnim kanalom kat.št. 032800. Za 65 mm pokrov
5	010772 + 010690	Za 85 mm pokrov
5	010774 + 010690	Za 130 mm pokrov

Pakiranje	Kat. št.	Stenska rozeta
5	010698	Zaključek med kanalom in steno Za kanale širine od 80 do 150 mm
5	010699	Za kanale širine od 195 do 220 mm

Pakiranje	Kat. št.	Dodatni pribor za vezne dele in vodenje kablov
10	034398	Nosilec za Nylbloc hitre priključke Dodatek, ki se uporablja za stranske odcepe pri DLP kanalih. Za urejanje in namestitve treh 3Nylbloc hitrih priključkov brez vijakov. Za pritrditev neposredno na dno (od 50x80)